

Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция M6
Артикульный номер: 1385011



Подходит для резьбы M6. Размер 27 FT подходит для M25. Размер 42.5 FT подходит для M40. Размер 48.5 FT подходит для M50. Размер 60 FT подходит для M63.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	1385011
Тип	2900WM6 17 FT
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением M6
Производитель	OBO
Размер	3/8"
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	4,912 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1006 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт


Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция М6
Артикульный номер: 1385011



Размеры

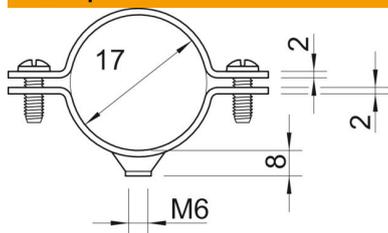

Длина	52 мм
Ширина	20 мм
Размер А	52 мм
Размер В	36 мм
Размер D	17 мм
Размер d мин.	17 мм
Размер t	2 мм
Размер t1 (мм)	2
Размер x	1 мм

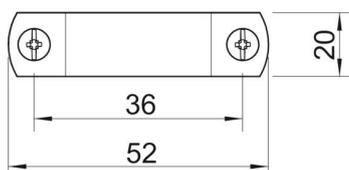

Технические характеристики

Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	17
Для труб диаметром	M16
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Резьба	M6
Размер	3/8"
Не содержит галогенов	нет
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	M6 мм
Прочность материала	2 мм
Винт	M6 x 16
Диапазон зажима D макс.	17 мм
Диапазон зажима D мин.	16 мм
Устойчив к УФ	да