

Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция М6
Артикульный номер: 1385054



Подходит для резьбы М6. Размер 27 FT подходит для М25. Размер 42.5 FT подходит для М40. Размер 48.5 FT подходит для М50. Размер 60 FT подходит для М63.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	1385054
Тип	2900WM6 27 FT
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением М6
Производитель	OBO
Размер	3/4"
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	5,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,133 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт


Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция М6
Артикульный номер: 1385054



Размеры

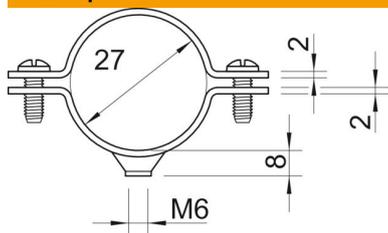

Длина	62 мм
Ширина	20 мм
Размер А	62 мм
Размер В	46 мм
Размер D	27 мм
Размер d мин.	27 мм
Размер t	2 мм
Размер t1 (мм)	2
Размер x	2,5 мм

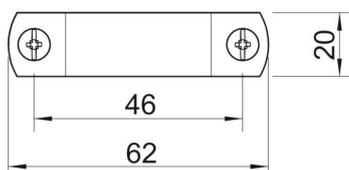

Технические характеристики

Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	27
Для труб диаметром	M25
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Резьба	M6
Размер	3/4"
Не содержит галогенов	нет
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	M6 мм
Прочность материала	2 мм
Винт	M6 x 16
Диапазон зажима D макс.	27 мм
Диапазон зажима D мин.	24,5 мм
Устойчив к УФ	да