

Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция М6
Артикульный номер: 1385062



Подходит для резьбы М6. Размер 27 FT подходит для М25. Размер 42.5 FT подходит для М40. Размер 48.5 FT подходит для М50. Размер 60 FT подходит для М63.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


| | |
|--|---------------------------------------|
| Артикульный номер | 1385062 |
| Тип | 2900WM6 33.5 FT |
| Обозначение 1 | Дистанционная скоба |
| Обозначение 2 | с резьбовым подключением М6 |
| Производитель | OBO |
| Размер | 1" |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности | DIN EN ISO 1461 |
| Минимальная единица продажи | 25 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 6,144 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,1441 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Технический паспорт


Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция М6
Артикульный номер: 1385062



Размеры

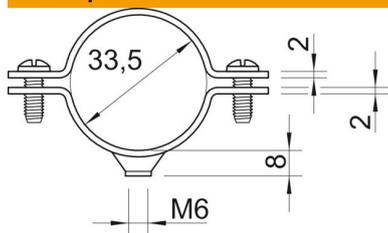

| | |
|----------------|---------|
| Длина | 70 мм |
| Ширина | 20 мм |
| Размер А | 70 мм |
| Размер В | 54 мм |
| Размер D | 33,5 мм |
| Размер d мин. | 33,5 мм |
| Размер t | 2 мм |
| Размер t1 (мм) | 2 |
| Размер x | 3 мм |

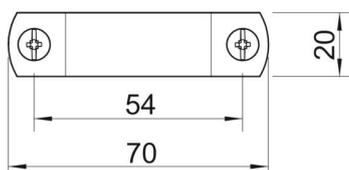

Технические характеристики

| | |
|---|--------------------|
| Исполнение | Закрытый |
| Вид крепления | отверстие под винт |
| для диаметра | 33,5 |
| Для труб диаметром | M32 |
| Подходит для зоны противопожарной безопасности | нет |
| Резьба | M6 |
| Размер | 1" |
| Не содержит галогенов | нет |
| В пластмассовой оболочке | нет |
| Размер отверстий | M6 мм |
| Прочность материала | 2 мм |
| Винт | M6 x 16 |
| Диапазон зажима D макс. | 33,5 мм |
| Диапазон зажима D мин. | 30,5 мм |
| Устойчив к УФ | да |