

# Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,  
усиленная конструкция М6  
Артикульный номер: 1385089



Подходит для резьбы М6. Размер 27 FT подходит для М25. Размер 42.5 FT подходит для М40. Размер 48.5 FT подходит для М50. Размер 60 FT подходит для М63.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	1385089
Тип	2900WM6 42.5 FT
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением М6
Производитель	OBO
Размер	1 1/4"
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	7,644 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1731 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт


Дистанционная скоба с винтами для крепления,  
усиленная конструкция М6  
Артикульный номер: 1385089



## Размеры



Длина	83 мм
Ширина	20 мм
Размер А	83 мм
Размер В	67 мм
Размер D	42,5 мм
Размер d мин.	42,5 мм
Размер t	2 мм
Размер t1 (мм)	2
Размер x	3 мм

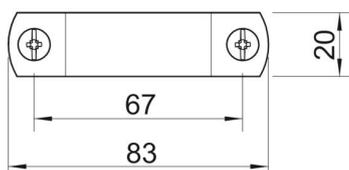

## Технические характеристики

Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	42,5
Для труб диаметром	M40
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Резьба	M6
Размер	1 1/4"
Не содержит галогенов	нет
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	M6 мм
Прочность материала	2 мм
Винт	M6 x 18
Диапазон зажима D макс.	42,5 мм
Диапазон зажима D мин.	39,5 мм
Устойчив к УФ	да