

# Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,  
усиленная конструкция М6  
Артикульный номер: 1385127



Подходит для резьбы М6. Размер 27 FT подходит для М25. Размер 42.5 FT подходит для М40. Размер 48.5 FT подходит для М50. Размер 60 FT подходит для М63.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные


Артикульный номер	1385127
Тип	2900WM6 54 FT
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением М6
Производитель	OBO
Размер	1 3/4"
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	10,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,2375 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт


Дистанционная скоба с винтами для крепления,  
усиленная конструкция М6  
Артикульный номер: 1385127



## Размеры

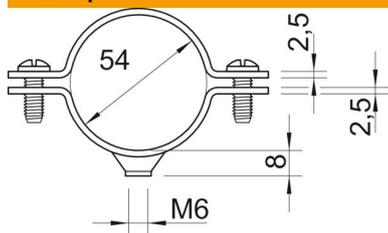

Длина	96 мм
Ширина	20 мм
Размер А	96 мм
Размер В	80 мм
Размер D	54 мм
Размер d мин.	54 мм
Размер t	2,5 мм
Размер t1 (мм)	2,5
Размер x	3 мм

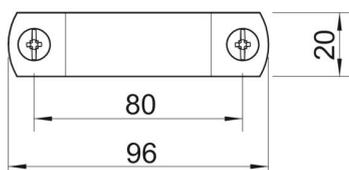

## Технические характеристики

Исполнение	Закрытый
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Резьба	M6
Размер	1 3/4"
Не содержит галогенов	нет
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	M6 мм
Прочность материала	2,5 мм
Винт	M6 x 18
Диапазон зажима D макс.	54 мм
Диапазон зажима D мин.	51 мм
Устойчив к УФ	да