

# Технический паспорт

Труба Quick-Pipe, белая

Артикульный номер: 2153960



Открытая труба Quick-Pipe из пластика для наружной прокладки кабелей и проводов в помещении и снаружи в защищенной области. Монтаж на стене и на потолке помощью зажима Quick, Star-Quick и Multi-Quick. Закрытие и открытие без инструментов благодаря повороту зажима. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° C.



**PVC** Поливинилхлорид

## Исходные данные

Артикульный номер	2153960
Обозначение 1	Quick-Pipe
Производитель	OBO
Размер	M16
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Метр
Масса	7,7 кг
Единица веса	кг/100 м


# Технический паспорт

Труба Quick-Pipe, белая

Артикульный номер: 2153960



## Размеры

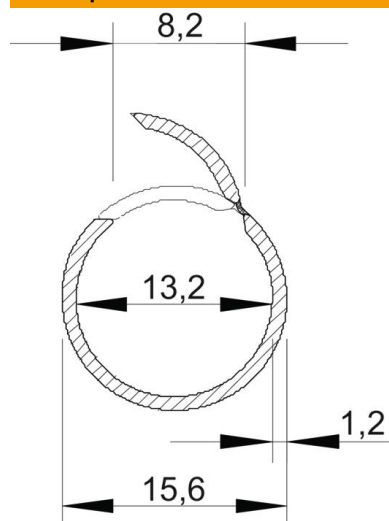

Длина	2 000 мм
Размер C	8,2 мм
Размер D	15,6 мм
Размер m (мм)	13,2
Размер t	1,2 мм

## Технические характеристики

Наружный монтаж	да
Огнестойкое исполнение	нет
Бетонная конструкция	нет
Размер	M16
Не содержит галогенов	нет
Установка на деревянном покрытии	да
Установка на земле	нет
Установка на открытом воздухе	нет
Код классификации	0
Станки и установка оборудования	да
С муфтой	нет
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-25 C
Напольный монтаж (бесшовный пол)	нет
Скрытый монтаж	нет