

Технический паспорт

Труба Quick-Pipe, светло-серая

Артикульный номер: 2153939



Открытая труба Quick-Pipe из пластика для наружной прокладки кабелей и проводов в помещении и снаружи в защищенной области. Монтаж на стене и на потолке помощью зажима Quick, Star-Quick и Multi-Quick. Закрытие и открытие без инструментов благодаря повороту зажима. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° C.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	2153939
Обозначение 1	Quick-Pipe
Производитель	OBO
Размер	M32
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Метр
Масса	21,5 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,051 кг COe / 1 Метр


Технический паспорт

Труба Quick-Pipe, светло-серая

Артикульный номер: 2153939



Размеры

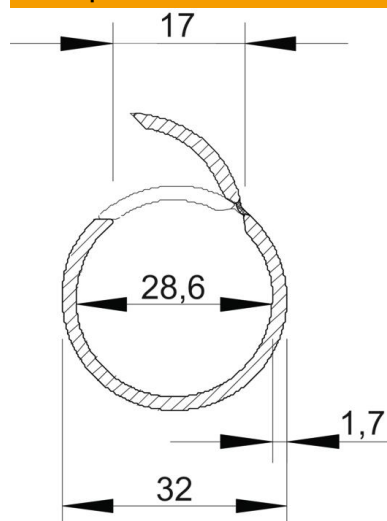

Длина	2 000 мм
Размер C	17 мм
Размер D	32 мм
Размер m (мм)	28,6
Размер t	1,7 мм

Технические характеристики

Наружный монтаж	да
Огнестойкое исполнение	нет
Бетонная конструкция	нет
Размер	M32
Не содержит галогенов	нет
Установка на деревянном покрытии	да
Установка на земле	нет
Установка на открытом воздухе	нет
Код классификации	0
Станки и установка оборудования	да
С муфтой	нет
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-25 C
Напольный монтаж (бесшовный пол)	нет
Скрытый монтаж	нет