

Технический паспорт

Т-образная секция для трубы Quick-Pipe, светло-серая

Артикульный номер: 2153876



Фасонная деталь для электромонтажных труб для создания Т-образных секций. Подходит для труб Quick-Pipe или гофрированных труб. Заккрытие и открытие без инструментов. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° С.




PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	2153876
Обозначение 1	Тройник Quick-Pipe
Производитель	OBO
Размер	M25
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	3,203 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,1095 кг CO ₂ е / 1 Шт.

Размеры

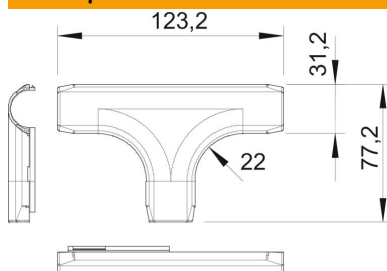

Размер B	31,2 мм
Размер B2	123,2 мм
Размер L	77,2 мм
Размер R	22 мм

Технический паспорт

Т-образная секция для трубы Quick-Pipe, светло-серая

Артикульный номер: 2153876



Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Размер	M25
Не содержит галогенов	нет
С муфтой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	0 C