

Технический паспорт

Цокольная скоба

Артикульный номер: 2130254



Цокольная скоба ISO 22,5-25 мм



PS Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2130254
Обозначение 1	Крепежная скоба цокольная
Производитель	OBO
Размер	22,5-25mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	1,221 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Цокольная скоба

Артикульный номер: 2130254



Размеры

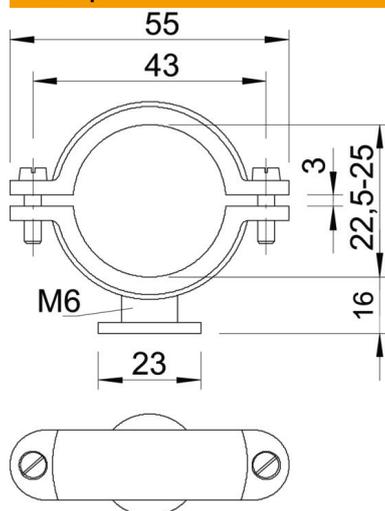

Размер A	55 мм
Размер B	43 мм
Размер d	23 мм
Размер H	16 мм
Размер x	3 мм

Технические характеристики

Количество кабелей/труб	1
Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Резьба	M6
Размер	Pg 9
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Винт	M5 x 14
Диапазон зажима D макс.	25 мм
Диапазон зажима D мин.	22,5 мм
Устойчив к УФ	нет