

Технический паспорт

Дуга Quick-Pipe 90°, светло-серая

Артикульный номер: 2154058



Фасонная деталь для электромонтажных труб для создания угловых секций 90°. Подходит для труб Quick-Pipe или гофрированных труб. Закрытие и открытие без инструментов. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° С.



PP Полипропилен

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер | 2154058 |
| Обозначение 1 | Угловая секция Quick-Pipe 90° |
| Производитель | OVO |
| Размер | M32 |
| Цвет | светло-серый; RAL 7035 |
| Материал | Полипропилен |
| Минимальная единица продажи | 5 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 2,035 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Дуга Quick-Pipe 90°, светло-серая

Артикульный номер: 2154058



Размеры

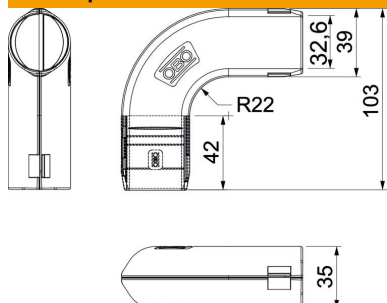

| | |
|-----------|---------|
| Размер B | 38,8 мм |
| Размер d | 32,6 мм |
| Размер L | 103 мм |
| Размер L1 | 42 мм |
| Размер R | 22 мм |

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Исполнение | Без резьбы |
| Гибкость | нет |
| Не содержит галогенов | да |
| С инспекционным отверстием и крышкой | нет |
| С муфтой | нет |
| Сатинированная поверхность | нет |
| Полированная поверхность | нет |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | 0 C |
| Угол дуги | 90 ° |
| Двухсекционный | да |