

Технический паспорт

Т-образная секция Quick-Pipe

Артикульный номер: 2153957



Фасонная деталь для электромонтажных труб для создания Т-образных секций. Подходит для труб Quick-Pipe или гофрированных труб. Закрытие и открытие без инструментов. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° С.



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2153957
Обозначение 1	Тройник Quick-Pipe
Производитель	OBO
Размер	M32
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	шт.
Масса	2,511 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Т-образная секция Quick-Pipe

Артикульный номер: 2153957



Размеры

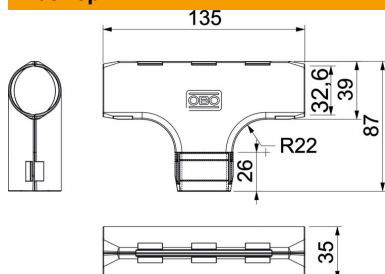

Размер B	39 мм
Размер B2	135 мм
Размер d	32,6 мм
Размер L	87 мм
Размер L1	26 мм
Размер R	22 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Форма	Т-образная секция
Размер	M32
Не содержит галогенов	да
С муфтой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	0 C