

Технический паспорт

Скоба для водосточной трубы

Артикульный номер: 5350727




- с 1 шестигранным болтом M8 x 20;
- с 1 шестигранной гайкой M8 и 1 стопорной шайбой из нержавеющей стали;
- с 1 крепежным отверстием \varnothing 11 мм.

Cu Медь


Исходные данные

Артикульный номер	5350727
Обозначение 1	Скоба водосточной трубы
Производитель	OBO
Размер	120mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	31,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

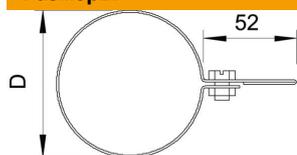

Размер d мин. | 120 мм

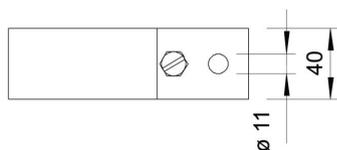

Технический паспорт

Скоба для водосточной трубы

Артикульный номер: 5350727



Технические характеристики

Присоединительное отверстие взрывозащищённый	11 мм нет
Встроенная направляющая круглого провода	нет
биметаллический соединитель	нет
Диапазон зажима мин.	120 мм