

Технический паспорт

Скоба для водосточной трубы

Артикульный номер: 5350085



- для соединения проводников с водосточными трубами;
- в соответствии со стандартом DIN 48818 C;
- оцинкована конвейерным методом ($275 \text{ г/м}^2 = \text{среднее значение } 40 \text{ мкм}$);
- с 1 шестигранным болтом M8 x 20;
- с 1 шестигранной гайкой M8 и 1 стопорной шайбой из нержавеющей стали;
- с 1 крепежным отверстием $\varnothing 11 \text{ мм}$.

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	5350085
Тип	301 DIN-80
Обозначение 1	Скоба водосточной трубы
Производитель	OBO
Размер	80mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	19,58 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3655 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Скоба для водосточной трубы


Артикульный номер: 5350085



Размеры

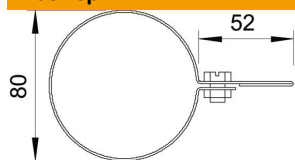

Размер d мин. 80 мм

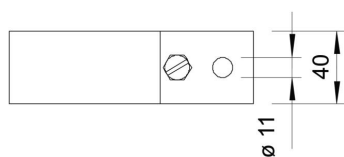

Технические характеристики

Присоединительное отверстие	11 мм
взрывозащищённый	нет
Встроенная направляющая круглого провода	нет
биметаллический соединитель	нет
Диапазон зажима мин.	80 мм