


Технический паспорт

Скоба для крепления круглых проводников Rd 8-10 мм
за водосточной трубой

Артикульный номер: 5351251

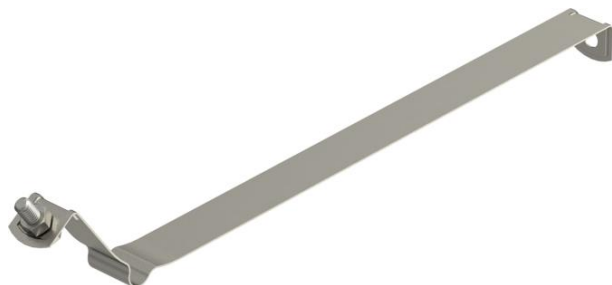

- С выемкой
- Для круглых проводников Rd 8-10
- Вкл. винт с шестигранной головкой M6 x 20 и гайку M6

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5351251
Обозначение 1	Скоба водосточной трубы
Обозначение 2	с гофром
Производитель	OBO
Размер	100mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	5,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Технические характеристики

взрывозащищённый	нет
Встроенная направляющая круглого провода	нет
биметаллический соединитель	нет
Диапазон зажима мин.	100 мм