


Технический паспорт

Универсальная скоба для водосточной трубы, 60-130 мм

Артикульный номер: 5350867

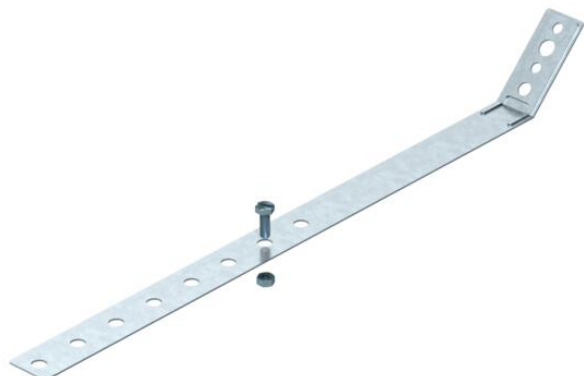

- Настраивается для трубы диаметром 60-130 мм
- С 2 отверстиями для подключения Ø 7 мм
- С 1 отверстием для подключения Ø 9 мм
- С 1 отверстием для подключения Ø 11 мм
- Вкл. винт с шестигранной головкой М6 х 20 и гайку М6


St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	5350867
Тип	301 V
Обозначение 1	Скоба водосточной трубы
Обозначение 2	регулируемый
Производитель	OBO
Размер	420mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	11,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3008 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

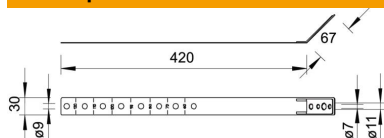

Технический паспорт

Универсальная скоба для водосточной трубы, 60-130 мм

Артикульный номер: 5350867



Технические характеристики

Присоединительное отверстие взрывозащищённое	11 мм
Встроенная направляющая круглого провода	нет
биметаллический соединитель	нет
Диапазон зажима макс.	130 мм
Диапазон зажима мин.	60 мм