

# Технический паспорт

## Трубная скоба

Артикульный номер: 5102235




- DIN 48818, форма D;
- с крепежным отверстием  $\varnothing$  11 мм;
- с 2 шестигранными болтами M8 x 20 (4 дюйма = M10);
- с 2 шестигранными гайками M8 (4 дюйма = M10).

<b>St</b>	Сталь
<b>FT</b>	Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	5102235
Тип	303 DIN-3
Обозначение 1	Трубная скоба
Производитель	OBO
Размер	3"
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	43,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,8677 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

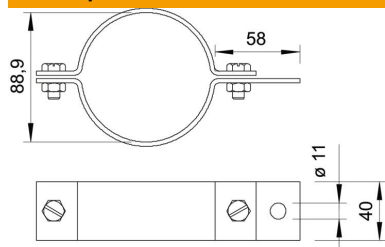

Размер d мин.	88,9 мм
---------------	---------

# Технический паспорт

Трубная скоба

Артикульный номер: 5102235



## Технические характеристики

Присоединительное отверстие взрывозащищённый	11 мм нет
диаметром	3
Встроенная направляющая круглого провода	нет
биметаллический соединитель	нет
Диапазон зажима мин.	88,9 мм