

Технический паспорт

Трубная скоба

Артикульный номер: 5102251




- DIN 48818, форма D;
- с крепежным отверстием \varnothing 11 мм;
- с 2 шестигранными болтами M8 x 20 (4 дюйма = M10);
- с 2 шестигранными гайками M8 (4 дюйма = M10).

St	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5102251
Тип	303 DIN-3 1/2
Обозначение 1	Трубная скоба
Производитель	OBO
Размер	3 1/2"
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	64,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,889 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

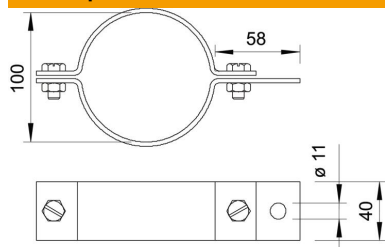

Размер d мин.	100 мм
---------------	--------

Технический паспорт

Трубная скоба

Артикульный номер: 5102251



Технические характеристики

Присоединительное отверстие взрывозащищённый	11 мм нет
диаметром	31/2
Встроенная направляющая круглого провода	нет
биметаллический соединитель	нет
Диапазон зажима мин.	100 мм