


Технический паспорт

Универсальный клеммный зажим для круглых
проводников Rd 8-10 мм
Артикульный номер: 5326338

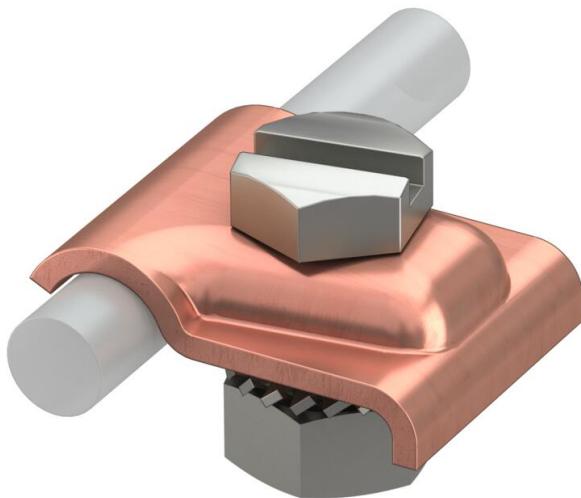

- Вкл. винт с шестигранной головкой M8 x 25, шайбой и гайкой

Cu Медь

Исходные данные

Артикульный номер	5326338
Тип	324 S-CU
Обозначение 1	Клеммная опора
Обозначение 2	с винтом
Производитель	OBO
Размер	M8x25mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	3,66 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1798 кг CO2e / 1 Шт.



Технический паспорт

Универсальный клеммный зажим для круглых проводников Rd 8-10 мм

Артикульный номер: 5326338

OBO
BETTERMANN

Размеры

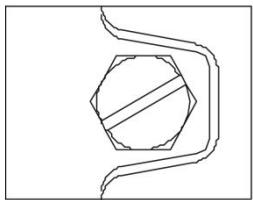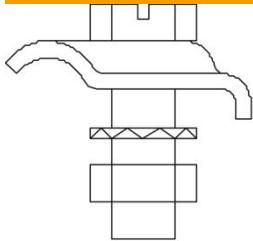

25



32

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Клеммный зажим
Посадка	Rd 8-10 мм