


Технический паспорт

Универсальный клеммный зажим для круглых проводников Rd 8-10 мм

Артикульный номер: 5326303



- Вкл. винт с шестигранной головкой M8 x 25, шайбой и гайкой

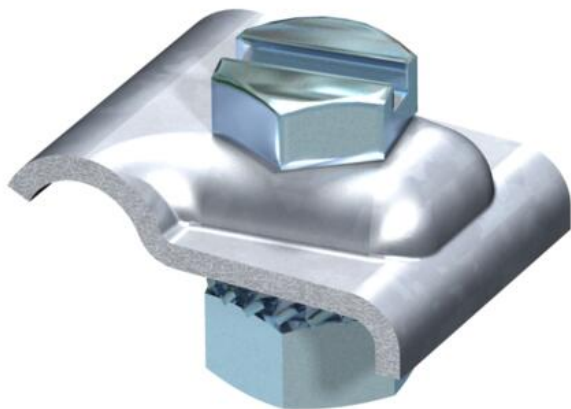

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5326303
Обозначение 1	Клеммная опора
Обозначение 2	с винтом
Производитель	OBO
Размер	M8x25mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	3,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.



Технический паспорт

Универсальный клеммный зажим для круглых проводников Rd 8-10 мм

Артикульный номер: 5326303



Размеры

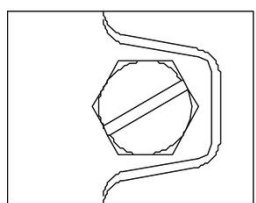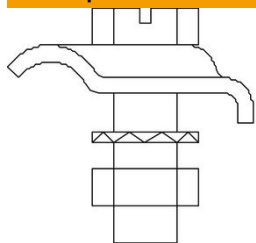

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Клеммный зажим
Посадка	Rd 8-10 мм