

Технический паспорт

Универсальный клеммный зажим для круглых проводников Rd 8-10 мм

Артикульный номер: 5326311



- Вкл. винт с шестигранной головкой M8 x 25, шайбой и гайкой

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5326311
Тип	324 S-VA
Обозначение 1	Клеммная опора
Обозначение 2	с винтом
Производитель	OBO
Размер	M8x25mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	3,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2269 кг CO ₂ e / 1 Шт.

 


Технический паспорт

Универсальный клеммный зажим для круглых проводников Rd 8-10 мм

Артикульный номер: 5326311



Размеры

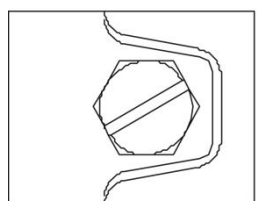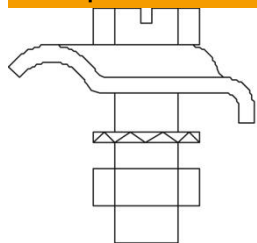

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Клеммный зажим
Посадка	Rd 8-10 мм