

# Технический паспорт

Скоба ISO

Артикульный номер: 2215101



Чтобы надежно закрепить кабель и провода на различных основаниях, OBO предлагает самые различные системы для крепления. Скобы Haft-Clip или скобы с гвоздем ISO для крепления, например, на деревянной балке; фиксаторы с гвоздем для крепления в прорезях кирпичной кладки, OBO Беттерманн предлагает широкий спектр скоб для стальных гвоздей 2 мм.



PP Полипропилен

## Исходные данные

Артикульный номер	2215101
Тип	4030
Обозначение 1	Скоба с дюбелем ISO
Производитель	OBO
Размер	7-11mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,053 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0024 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Скоба ISO

Артикульный номер: 2215101



## Размеры

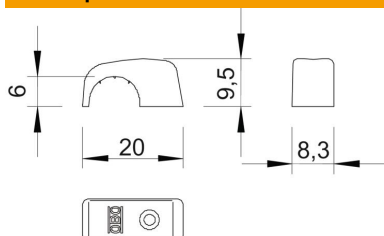

Размер B	8,3 мм
Размер H	9,5 мм
Размер H1	6 мм
Размер L	20 мм

## Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма	круглый (для провода круглого сечения)
Для кабеля с макс. диаметром	11 мм
Для кабеля с мин. диаметром	7 мм
для гвоздя диаметром	2,0
Закаленная поверхность	нет
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	нет
Ударопрочность	нет
Стопор трубы	нет