

Технический паспорт

Скоба Haft-Clip, без гвоздя

Артикульный номер: 2215322



Скоба Haft-Clip, для крепления на проводе, подходит для стальных гвоздей 2 мм



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2215322
Тип	4042
Обозначение 1	Скоба
Обозначение 2	без гвоздей
Производитель	OBO
Размер	14-17mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,181 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0071 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Скоба Haft-Clip, без гвоздя

Артикульный номер: 2215322



Размеры

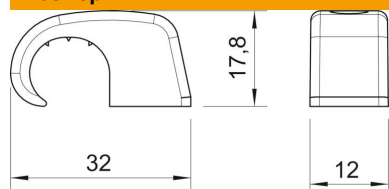

Размер В	12 мм
Размер Н	17,8 мм
Размер Н1	32 мм
Размер L	32 мм

Технические характеристики

Двойная скоба	нет
Форма	круглый (для провода круглого сечения)
Для кабеля с макс. диаметром	17 мм
Для кабеля с мин. диаметром	14 мм
для гвоздя диаметром	2
Закаленная поверхность	нет
Не содержит галогенов	да
С гвоздем	нет
Ударопрочность	да
Стопор трубы	нет