


Технический паспорт

Скобы-переходная клемма, параллельная

Артикульный номер: 5064017



- Подходит для: 4–16 мм² x 4–16 мм²
- С 4 винтами с цилиндрической головкой M4 x 16

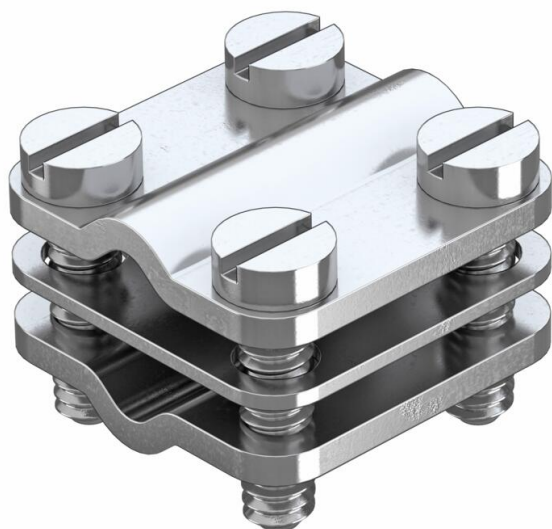

CuZn
37

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	5064017
Тип	471 4-16 P
Обозначение 1	Держ-ль "провода-провода"
Обозначение 2	параллельное исполнение
Производитель	OBO
Размер	4-16mm ²
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	2,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1001 кг CO ₂ e / 1 Шт.



Технический паспорт

Скобы-переходная клемма, параллельная

Артикульный номер: 5064017



Размеры

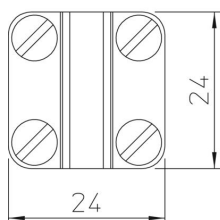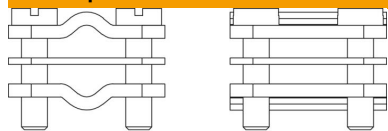

Технические характеристики

Подходит для

Сплошной круг