

Технический паспорт

Винт Sprint, со шлицем Torx

Артикульный номер: 3198056



Закаленная сталь с гальванической оцинковкой и хостефлоновым покрытием. Плоскоконическая головка с Т-образной насадкой (звездообразное углубление), разм. Ø 3 мм T10, Ø 3,5 мм T15, Ø 4 и 4,5 мм T20, Ø 5 мм T25.

По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острiu с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе.

Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3198056
Обозначение 1	Винт Sprint
Обозначение 2	Полукругл.голов,привод T-Drive
Производитель	OBO
Размер	4,5x35mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	200
Единица расхода	Шт.
Масса	0,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Винт Sprint, со шлицем Torx

Артикульный номер: 3198056



Размеры

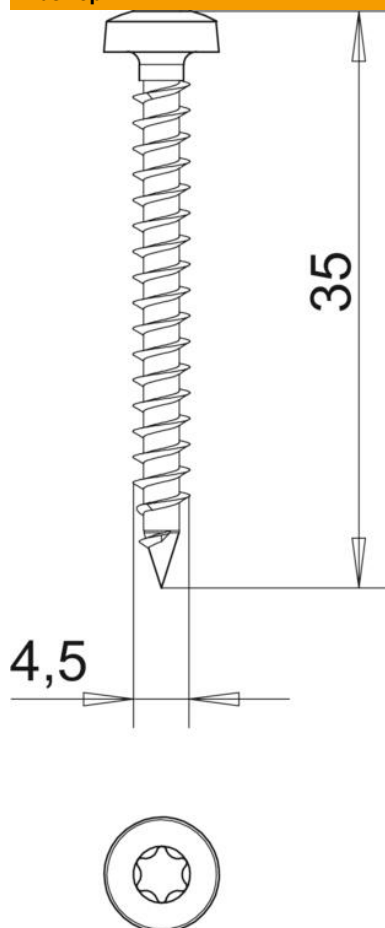

Длина	35 мм
Размер D	4,5 мм
Размер L	35 мм

Технические характеристики

Закаленная поверхность	да
Диаметр головки	8,2 мм
Форма головки	Полукруглая головка
Винтовая система	Torx
Двойной	да