

Технический паспорт

Винт Sprint, со шлицем Torx

Артикульный номер: 3198229



Закаленная сталь с гальванической оцинковкой и хостефлоновым покрытием. Утопленная головка с Т-образной насадкой (звездообразное углубление), разм. Ø 3 мм T10, Ø 3,5 мм T15, Ø 4 и 4,5 мм T20, Ø 5 мм T25. По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острой с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе. Область применения: дерево, ДСП, гипсовые панели, пластиковые дюбели.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3198229
Тип	4759T 3.5x40
Обозначение 1	Винт Sprint
Обозначение 2	Плоск. головка, привод T-Drive
Производитель	OBO
Размер	3,5x40mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	200
Единица расхода	Шт.
Масса	0,163 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Винт Sprint, со шлицем Torx

Артикульный номер: 3198229



Размеры

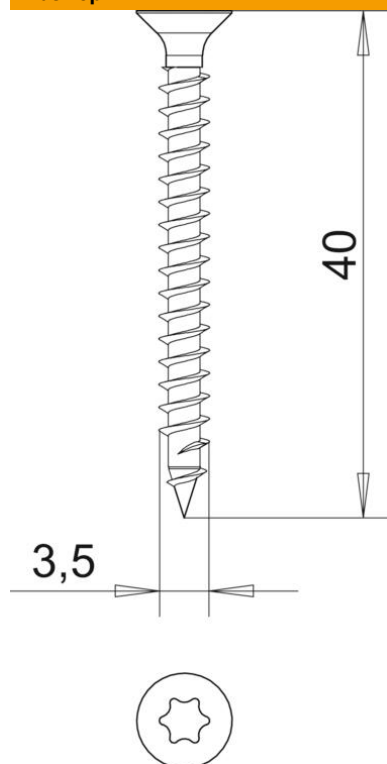

Длина	40 мм
Размер D	3,5 мм
Размер L	40 мм

Технические характеристики

Закаленная поверхность	да
Диаметр головки	6,5 мм
Форма головки	Потайная головка
Винтовая система	Torx