

Технический паспорт

Винт Sprint, со шлицем Torx

Артикульный номер: 3198276



Закаленная сталь с гальванической оцинковкой и хостефлоновым покрытием. Утопленная головка с Т-образной насадкой (звездообразное углубление), разм. Ø 3 мм T10, Ø 3,5 мм T15, Ø 4 и 4,5 мм T20, Ø 5 мм T25. По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острой с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе. Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3198276
Тип	4759T 5.0x30
Обозначение 1	Винт Sprint
Обозначение 2	Плоск. головка, привод T-Drive
Производитель	OBO
Размер	5x30mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	200
Единица расхода	Шт.
Масса	0,304 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Винт Sprint, со шлицем Torx

Артикульный номер: 3198276



Размеры

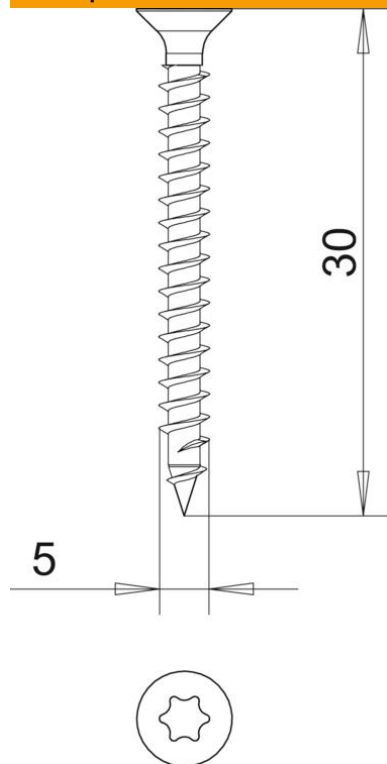

Длина	30 мм
Размер D	5 мм
Размер L	30 мм

Технические характеристики

Закаленная поверхность	да
Диаметр головки	9,2 мм
Форма головки	Потайная головка
Винтовая система	Torx