

# Технический паспорт

## Винт Sprint, с крестообразным шлицем

Артикульный номер: 3192148



Закаленная сталь с гальванической оцинковкой и хостефлоновым покрытием. Утопленная головка с крестообразным шлицем (Pozidrive р. 2, внешний диаметр 6 мм, Pozidrive р. 3).

По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острiu с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе.

Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.



**St** Сталь

**G** гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный номер	3192148
Тип	4759 3.5x35
Обозначение 1	Винт Sprint
Обозначение 2	Плос. головка, привод с крест шл
Производитель	OBO
Размер	3,5x35mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	200
Единица расхода	Шт.
Масса	0,14 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Винт Sprint, с крестообразным шлицем

Артикульный номер: 3192148



## Размеры

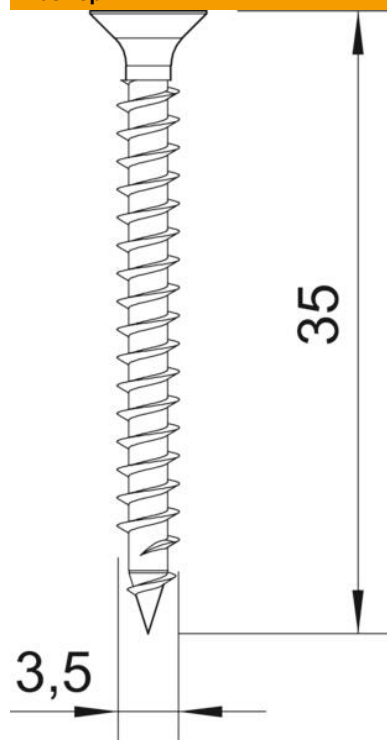

Длина	35 мм
Размер D	3,5 мм
Размер L	35 мм



## Технические характеристики

Закаленная поверхность	да
Диаметр головки	6,5 мм
Форма головки	Потайная головка
Винтовая система	Pozidriv PZ