

Технический паспорт

Винт Sprint, с крестообразным шлицем

Артикульный номер: 3192156



Закаленная сталь с гальванической оцинковкой и хостефлоновым покрытием. Утопленная головка с крестообразным шлицем (Pozidrive р. 2, внешний диаметр 6 мм, Pozidrive р. 3).

По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острию с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе.

Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3192156
Тип	4759 3.5x40
Обозначение 1	Винт Sprint
Обозначение 2	Плос.головка,привод с крест шл
Производитель	OBO
Размер	3,5x40mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	200
Единица расхода	Шт.
Масса	0,16 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Винт Sprint, с крестообразным шлицем


Артикульный номер: 3192156



Размеры

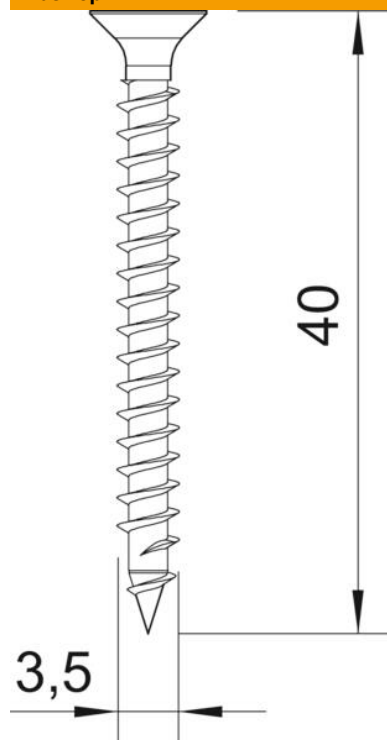

Длина	40 мм
Размер D	3,5 мм
Размер L	40 мм

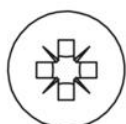

Технические характеристики

Закаленная поверхность	да
Диаметр головки	6,5 мм
Форма головки	Потайная головка
Винтовая система	Pozidriv PZ