

Технический паспорт

Винт Sprint, с крестообразным шлицем

Артикульный номер: 3192253



Закаленная сталь с гальванической оцинковкой и хостефлоновым покрытием. Утопленная головка с крестообразным шлицем (Pozidrive р. 2, внешний диаметр 6 мм, Pozidrive р. 3).

По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острию с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе.

Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Артикульный номер | 3192253 |
| Тип | 4759 4.0x45 |
| Обозначение 1 | Винт Sprint |
| Обозначение 2 | Плос. головка, привод с крест шл |
| Производитель | OBO |
| Размер | 4x45mm |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | гальванически оцинкованный |
| Стандарт поверхности | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Минимальная единица продажи | 200 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 0,236 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Винт Sprint, с крестообразным шлицем


Артикульный номер: 3192253



Размеры

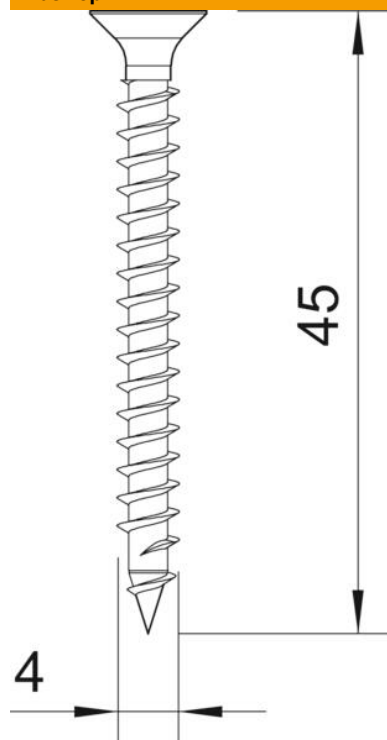

| | |
|----------|-------|
| Длина | 45 мм |
| Размер D | 4 мм |
| Размер L | 45 мм |

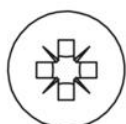

Технические характеристики

| | |
|------------------------|------------------|
| Закаленная поверхность | да |
| Диаметр головки | 7,5 мм |
| Форма головки | Потайная головка |
| Винтовая система | Pozidriv PZ |