

Технический паспорт

Винт Sprint, с крестообразным шлицем

Артикульный номер: 3192423



Закаленная сталь с гальванической оцинковкой и хостефлоновым покрытием. Утопленная головка с крестообразным шлицем (Pozidrive р. 2, внешний диаметр 6 мм, Pozidrive р. 3).

По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острию с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе.

Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3192423
Тип	4759 5.0x35
Обозначение 1	Винт Sprint
Обозначение 2	Плос.головка,привод с крест шл
Производитель	OBO
Размер	5x35mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	200
Единица расхода	Шт.
Масса	0,356 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Винт Sprint, с крестообразным шлицем

Артикульный номер: 3192423



Размеры

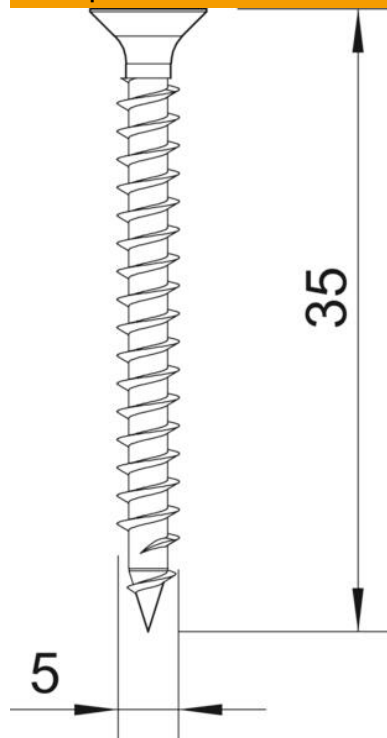

Длина	35 мм
Размер D	5 мм
Размер L	35 мм



Технические характеристики

Закаленная поверхность	да
Диаметр головки	9,2 мм
Форма головки	Потайная головка
Винтовая система	Pozidriv PZ