


# Технический паспорт

Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм,  
одинарный

Артикульный номер: 5304113

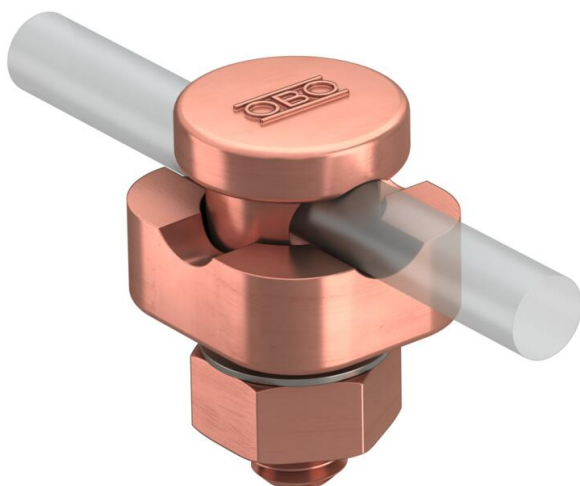

- С фиксируемым зажимным винтом, гайкой и стопорной шайбой с упругими зубцами
- С отверстием 10,2 мм
- С предварительно установленным упором из литья из цинкового сплава под давлением
- Выполняет требования стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)



Zn

Литье из цинкового сплава под давлением

Cu

омедненный

## Исходные данные

Артикульный номер	5304113
Тип	5001 ZN-CU
Обозначение 1	Соединительный зажим
Обозначение 2	для круглого провода
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	омедненный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	8,76 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0144 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм,  
одинарный

Артикульный номер: 5304113



## Размеры

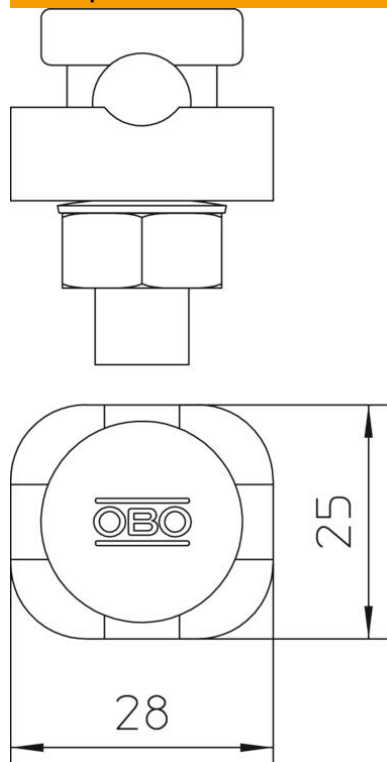

## Технические характеристики

Вид крепежного винта	Зажимной болт
Вид соединителя	Соединитель
Токопроводящая способность	H/100 кА
Подходит для соединения	Прочее
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	нет