

Технический паспорт

Клемма для подключения в соответствии с DIN

Артикульный номер: 5304601



- с 2 отверстиями для подключения и 1 фикс. зажимным винтом 5000...;
- с 2 отверстиями для подключения \varnothing 11 мм;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



SG

Стальное литье

F

огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	5304601
Тип	5005 DIN-FT
Обозначение 1	Соединительный зажим
Обозначение 2	с планкой с зажимами
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Стальное литье
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	15,518 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4656 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Клемма для подключения в соответствии с DIN

Артикульный номер: 5304601



Размеры

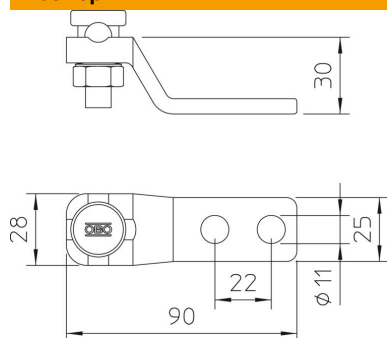

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Зажимной болт
Вид соединителя	Соединитель
Токопроводящая способность	N/100 кА
Подходит для соединения	Прочее
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	нет