

Технический паспорт

Соединительная клемма А4

Артикульный номер: 5334934




- для монтажа к стальным конструкциям или закрепления на опорных точках заземления;
- для круглого проводника Rd 8-10 и плоского проводника FL 30 x 3,5;
- с 2 соединительными отверстиями \varnothing 11 мм;
- с 1 соединительным отверстием \varnothing D мм.

A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

Исходные данные

Артикульный номер	5334934
Тип	5011 VA M10
Обозначение 1	Наконечник
Производитель	OBO
Размер	M10
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	6,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3945 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

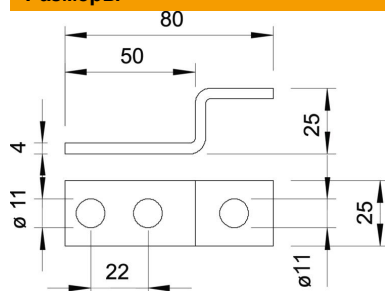

Размер d мин.	11 мм
---------------	-------

Технические характеристики

Вид крепежного винта	Прочее
Вид соединителя	Заглушка концевая
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / плоский проводник FI 30
Промежуточная пластина	нет