

Технический паспорт

Плоский проводник из оцинкованной стали

Артикульный номер: 5019355



- в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- цинковое покрытие: 500 г/м² (приблизительно 70 мкм);
- для молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5019355
Обозначение 1	Полосовая сталь
Обозначение 2	Кольцо 50 кг
Производитель	OBO
Размер	40x4mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	40
Единица расхода	Метр
Масса	128 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Плоский проводник из оцинкованной стали

Артикульный номер: 5019355



Размеры

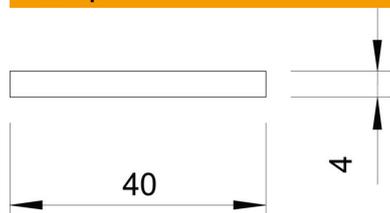

Ширина	40 мм
Высота	4 мм
Размер В	40 мм
Размер Н	4 мм

Технические характеристики

Кольцо стандартного размера (ок. кг)	51
Кольцо стандартного размера (ок. м)	40
Length tolerance ±	5 %
Поперечное сечение	160 мм ²