

Технический паспорт

Плоский проводник из нержавеющей стали

Артикульный номер: 5018730



- в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- в соответствии со стандартом для фундаментных заземлителей DIN 18014: V4A должен находиться в земле;
- для применения в зонах с высоким риском образования коррозии;
- для молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов.




A4 Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404

Исходные данные

Артикульный номер	5018730
Тип	5052 V4A 30X3.5
Обозначение 1	Полосовая сталь
Обозначение 2	Кольцо 25 м
Производитель	OBO
Размер	30x3,5mm
Материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Метр
Масса	82,425 кг
Единица веса	кг/100 м

Размеры

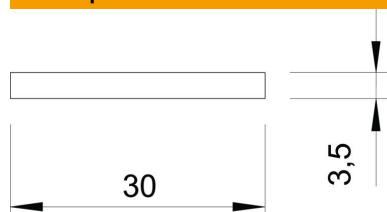

Ширина	30 мм
Высота	3,5 мм
Размер В	30 мм
Размер Н	3,5 мм

Технический паспорт

Плоский проводник из нержавеющей стали

Артикульный номер: 5018730



Технические характеристики

Кольцо стандартного размера (ок. кг)	21
Кольцо стандартного размера (ок. м)	25
Length tolerance ±	5 %
Поперечное сечение	105 мм ²