

Технический паспорт

Кабельная стяжка, черная , устойчивая к УФ излучению
и атмосферному воздействию

Артикульный номер: 2331812



Кабельные хомуты необходимы для быстрой связки в пучок кабелей либо простой фиксации и труб на кабеленесущих системах и прочих монтажных конструкциях.




РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2331812
Тип	565 2.5x100 SWUV
Обозначение 1	Кабельные стяжки
Обозначение 2	устойчив к УФ
Производитель	OBO
Размер	2,5x100mm
Цвет	черный
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,025 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0002 кг COe / 1 Шт.

Размеры

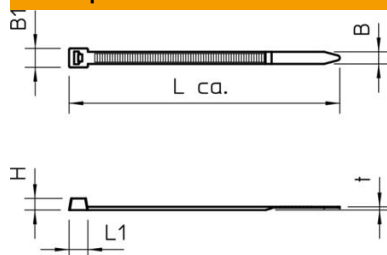

Длина	100 мм
Ширина	2,5 мм
Высота	1 мм
Размер B	2,5 мм
Размер L	100 мм
Размер t	1 мм

Технический паспорт

Кабельная стяжка, черная , устойчивая к УФ излучению
и атмосферному воздействию

Артикульный номер: 2331812



Технические характеристики

Исполнение	с наружными зубьями
Ленточный затвор	Kunststoffzunge/-nase
Вид крепления	без
Поверхность для нанесения маркировки	без
Не содержит галогенов	да
Съемный затвор	нет
макс. диаметр пучка	22 мм
Допуск MIL	нет
Температура монтажа, макс.	90 C
Температура монтажа_мин.	-30 C
Отражательный	нет
Диапазон рабочих температур макс.	90 C
Диапазон рабочих температур мин.	-30 C
Прозрачный	нет
Допуск UL	да
Устойчив к УФ	да
Допуск VG	нет
Прочность при растяжении	80 N