

Технический паспорт

Разъединительная коробка для монтажа под полом, с
разделительным зажимом
Артикульный номер: 5106003



- без дна;
- из чугуна черного цвета;
- с установленным разделительным зажимом для круглых проводников Rd 8-10 и плоских проводников до FL 40;
- в соответствии со стандартом VDE 0185-561-5 (ГОСТ Р МЭК 62561.5-2014) подходит для усиленных нагрузок (до 40 кН/ 4,0 тонн).



Чугун

Исходные данные

Артикульный номер	5106003
Тип	5700 SP
Обозначение 1	Подпол. разделительная коробка
Обозначение 2	без встроенного разделителя
Производитель	OBO
Размер	227x155x115
Цвет	черный
Материал	Чугун
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	770 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	15,5265 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Разъединительная коробка для монтажа под полом, с
разделительным зажимом

Артикульный номер: 5106003



Размеры

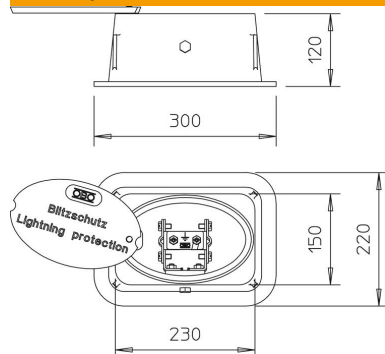

Технические характеристики

Вид аксессуаров	Разъединительная коробка
Посадка	RD 8-10 x FL 30-40 мм