

Технический паспорт

Крепежная скоба для небольших нагрузок

Артикульный номер: 1003178



Крепежная скоба для кабеля и труб

*Размер 3 и 4 не подходит для пневматического пистолета

*Размеры 3-21 не подходят для строительного пистолета



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	1003178
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	16mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,348 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0103 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба для небольших нагрузок

Артикульный номер: 1003178



Размеры

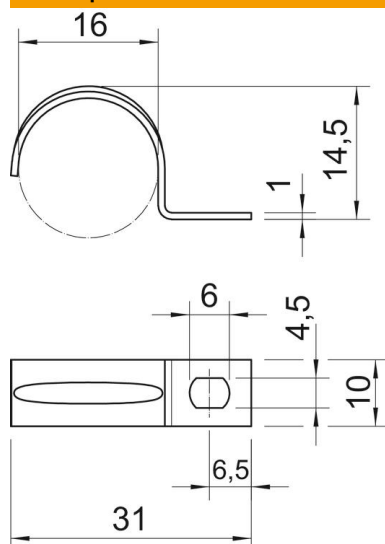

Длина	31 мм
Ширина	10 мм
Высота	14,5 мм
Размер A	6,5 мм
Размер b	10 мм
Размер D	16 мм
Размер d	4,5 мм
Размер e	6 мм
Размер H	14,5 мм
Размер L	31 мм
Размер t	1 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 16
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	4,5 x 6 мм
Прочность материала	1 мм
Номинальный диаметр	16 мм
Устойчив к УФ	да