

# Технический паспорт

## Крепежная скоба для небольших нагрузок

Артикульный номер: 1003321



Крепежная скоба для кабеля и труб

\*Размер 3 и 4 не подходит для пневматического пистолета

\*Размеры 3-21 не подходят для строительно-монтажного пистолета

CE UK  
CA

St Сталь

G гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный номер	1003321
Тип	604 32 G
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	ОВО
Размер	32mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,462 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0288 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крепежная скоба для небольших нагрузок

Артикульный номер: 1003321



### Размеры

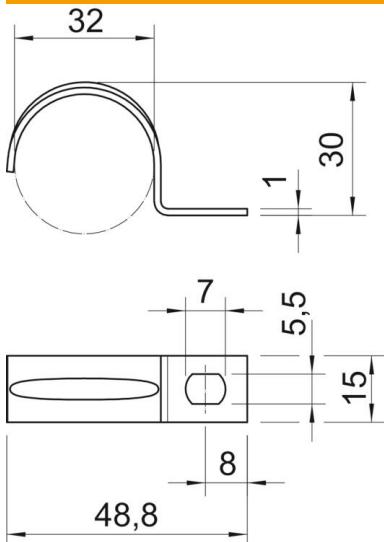

Длина	48,82 мм
Ширина	15 мм
Высота	30 мм
Размер A	8 мм
Размер b	15 мм
Размер D	32 мм
Размер d	5,5 мм
Размер e	7 мм
Размер H	30 мм
Размер L	49 мм
Размер t	1,5 мм

### Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	32
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	5,5 x 7 мм
Прочность материала	1,5 мм
Номинальный диаметр	32 мм
Устойчив к УФ	да