

Технический паспорт

Крепежная скоба для небольших нагрузок

Артикульный номер: 1003372



Крепежная скоба для кабеля и труб

*Размер 3 и 4 не подходит для пневматического пистолета

*Размеры 3-21 не подходят для строительного пистолета



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	1003372
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	37mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,567 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,03 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба для небольших нагрузок

Артикульный номер: 1003372



Размеры

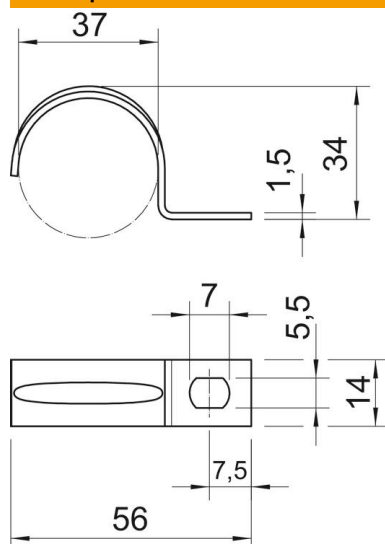

Длина	56 мм
Ширина	14 мм
Высота	34 мм
Размер A	7,5 мм
Размер b	14 мм
Размер D	37 мм
Размер d	5,5 мм
Размер e	7 мм
Размер H	34 мм
Размер L	56 мм
Размер t	1,5 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 37
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	5,5 x 7 мм
Прочность материала	1,5 мм
Номинальный диаметр	37 мм
Устойчив к УФ	да