

Технический паспорт

Крепежная скоба для небольших нагрузок

Артикульный номер: 1003062



Крепежная скоба для кабеля и труб

*Размер 3 и 4 не подходит для пневматического пистолета

*Размеры 3-21 не подходят для строительного пистолета



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	1003062
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OBO
Размер	6mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,099 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0034 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба для небольших нагрузок

Артикульный номер: 1003062



Размеры

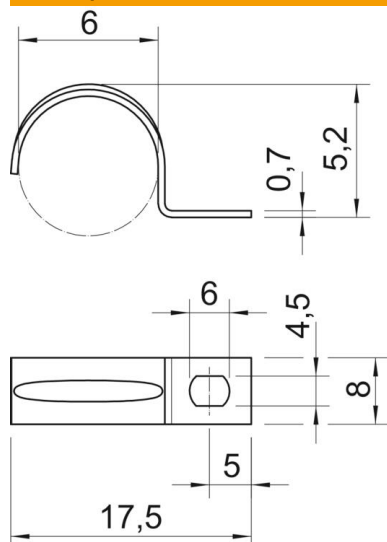

Длина	17,5 мм
Ширина	8 мм
Высота	5,2 мм
Размер A	5 мм
Размер b	8 мм
Размер D	6 мм
Размер d	4,5 мм
Размер e	6 мм
Размер H	5,2 мм
Размер L	17,5 мм
Размер t	0,7 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 6
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	4,5 x 6 мм
Прочность материала	0,7 мм
Номинальный диаметр	6 мм
Устойчив к УФ	да