

# Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1018191



Зажимная скоба для кабеля и труб

\*Размеры от 7 до 12 не подходят для приборов для забивания гвоздей.



**St** Сталь

**G** гальванически оцинкованный

## Исходные данные

Артикульный номер	1018191
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	19mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,671 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0181 кг CO <sub>e</sub> / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1018191



## Размеры

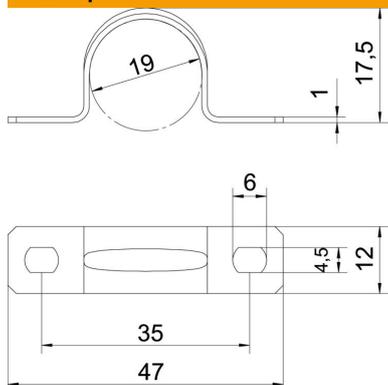

Длина	47 мм
Ширина	12 мм
Высота	17,5 мм
Размер A	47 мм
Размер B	35 мм
Размер b	12 мм
Размер D	19 мм
Размер d	4,5 мм
Размер e	6 мм
Размер	17,5 мм
H	
Размер t	1 мм

## Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	19
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	4,5 x 6 мм
Прочность материала	1 мм
Номинальный диаметр	19 мм
Устойчив к УФ	да