

Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1017837



Зажимная скоба с двумя лапками 20 мм



Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	1017837
Тип	605 20 ALU
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	20mm
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,228 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,043 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1017837



Размеры

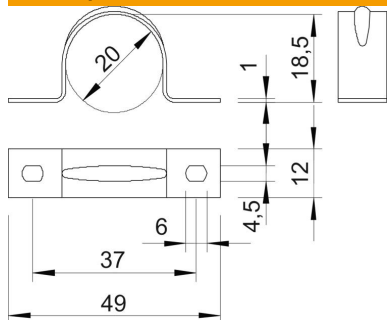

Длина	49 мм
Ширина	12 мм
Высота	18,5 мм
Размер A	49 мм
Размер B	37 мм
Размер b	12 мм
Размер D	20 мм
Размер d	4,5 мм
Размер e	6 мм
Размер H	18,5 мм
Размер t	1 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	20
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	4,5 x 6 мм
Прочность материала	1 мм
Номинальный диаметр	20 мм
Диапазон зажима D макс.	20 мм
Диапазон зажима D мин.	20 мм
Устойчив к УФ	да