

# Технический паспорт

## Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1018213



CE UK  
CA

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Зажимная скоба для кабеля и труб

\*Размеры от 7 до 12 не подходят для приборов для забивания гвоздей.

### Исходные данные

Артикульный номер	1018213
Тип	605 21 G
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	21mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,678 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0189 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1018213



### Размеры

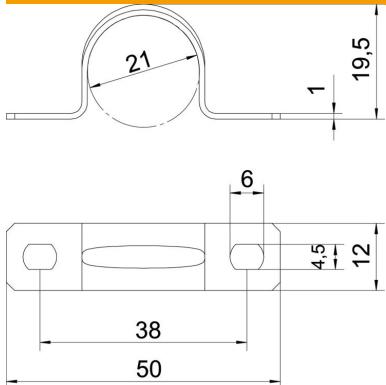

Длина	50 мм
Ширина	12 мм
Высота	19,5 мм
Размер A	50 мм
Размер B	38 мм
Размер b	12 мм
Размер D	21 мм
Размер d	4,5 мм
Размер e	6 мм
Размер H	19,5 мм
Размер t	1 мм

### Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	21
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	4,5 x 6 мм
Прочность материала	1 мм
Номинальный диаметр	21 мм
Устойчив к УФ	да