

Технический паспорт

Крепежная скоба 605, для средних нагрузок, V4A

Артикульный номер: 1018679



Зажимная скоба для кабеля и труб



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1018679
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	25mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,992 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0658 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба 605, для средних нагрузок, V4A

Артикульный номер: 1018679



Размеры

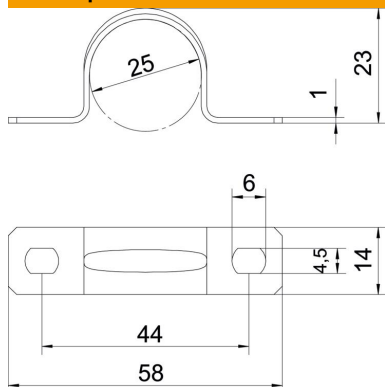

Длина	58 мм
Ширина	14 мм
Высота	23 мм
Размер A	58 мм
Размер B	44 мм
Размер b	14 мм
Размер D	25 мм
Размер d	4,5 мм
Размер e	6 мм
Размер	23 мм
H	
Размер t	1 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	25
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	4,5 x 6 мм
Прочность материала	1 мм
Номинальный диаметр	25 мм
Устойчив к УФ	да