

Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1018302



Зажимная скоба для кабеля и труб

*Размеры от 7 до 12 не подходят для приборов для забивания гвоздей.

St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	1018302
Тип	605 30 G
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	30mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,15 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0278 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1018302



Размеры

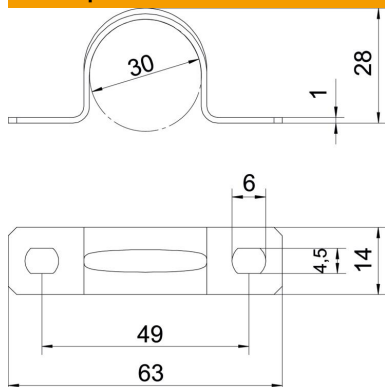

Длина	63 мм
Ширина	14 мм
Высота	28 мм
Размер A	63 мм
Размер B	49 мм
Размер b	14 мм
Размер D	30 мм
Размер d	4,5 мм
Размер e	6 мм
Размер H	28 мм
Размер t	1 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	30
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	4,5 x 6 мм
Прочность материала	1 мм
Номинальный диаметр	30 мм
Устойчив к УФ	да