

Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1018361



Зажимная скоба для кабеля и труб

*Размеры от 7 до 12 не подходят для приборов для забивания гвоздей.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	1018361
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	37mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	2,007 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0391 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1018361



Размеры

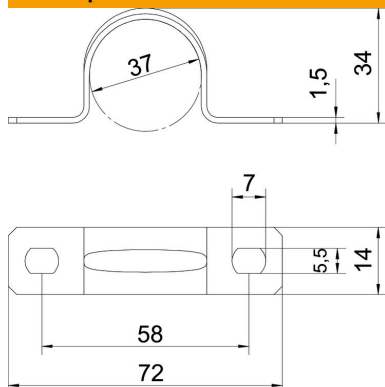

Длина	72 мм
Ширина	14 мм
Высота	34 мм
Размер A	72 мм
Размер B	58 мм
Размер b	14 мм
Размер D	37 мм
Размер d	5,5 мм
Размер e	7 мм
Размер H	34 мм
Размер t	1,5 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	37
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	5,5 x 7 мм
Прочность материала	1,5 мм
Номинальный диаметр	37 мм
Устойчив к УФ	да