

# Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1018558



Зажимная скоба для кабеля и труб

\*Размеры от 7 до 12 не подходят для приборов для забивания гвоздей.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

## Исходные данные

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Артикульный номер                             | 1018558                    |
| Обозначение 1                                 | Зажимная скоба             |
| Обозначение 2                                 | с двумя лапками            |
| Производитель                                 | OBO                        |
| Размер                                        | 55mm                       |
| Материал                                      | Сталь                      |
| Поверхность                                   | гальванически оцинкованный |
| Стандарт поверхности                          | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Минимальная единица продажи                   | 25                         |
| Единица расхода                               | Шт.                        |
| Масса                                         | 3,84 кг                    |
| Единица веса                                  | кг/100 шт.                 |
| Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот | 0,0816 кг COe / 1 Шт.      |


# Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1018558



## Размеры

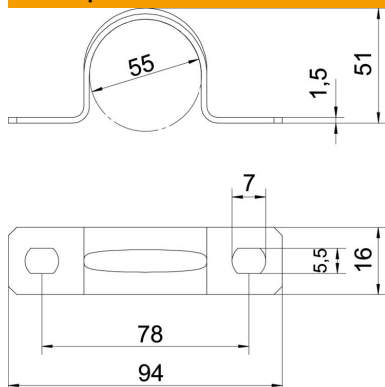

|          |        |
|----------|--------|
| Длина    | 94 мм  |
| Ширина   | 16 мм  |
| Высота   | 51 мм  |
| Размер A | 94 мм  |
| Размер B | 78 мм  |
| Размер b | 16 мм  |
| Размер D | 55 мм  |
| Размер d | 5,5 мм |
| Размер e | 7 мм   |
| Размер H | 51 мм  |
| Размер t | 1,5 мм |

## Технические характеристики

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Расстояние до стены                            | нет                |
| Количество кабелей/труб                        | 1                  |
| Исполнение                                     | С двумя лапками    |
| Вид крепления                                  | отверстие под винт |
| для диаметра                                   | 55                 |
| Подходит для зоны противопожарной безопасности | нет                |
| Не содержит галогенов                          | да                 |
| В пластмассовой оболочке                       | нет                |
| Размер отверстий                               | 5,5 x 7 мм         |
| Прочность материала                            | 1,5 мм             |
| Номинальный диаметр                            | 55 мм              |
| Устойчив к УФ                                  | да                 |