

Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1018078



Зажимная скоба для кабеля и труб

*Размеры от 7 до 12 не подходят для приборов для забивания гвоздей.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	1018078
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с двумя лапками
Производитель	OBO
Размер	7mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,183 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0041 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикульный номер: 1018078



Размеры

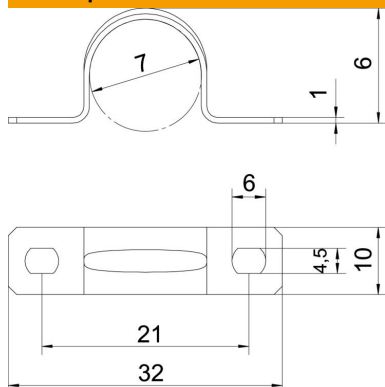

Длина	32 мм
Ширина	10 мм
Высота	6 мм
Размер A	32 мм
Размер B	21 мм
Размер b	10 мм
Размер D	7 мм
Размер d	4,5 мм
Размер e	6 мм
Размер	6 мм
H	
Размер t	1 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С двумя лапками
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	7
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	4,5 x 6 мм
Прочность материала	1 мм
Номинальный диаметр	7 мм
Устойчив к УФ	да