


Технический паспорт

Монтажная коробка, британский стандарт, двойная

Артикульный номер: 6288586

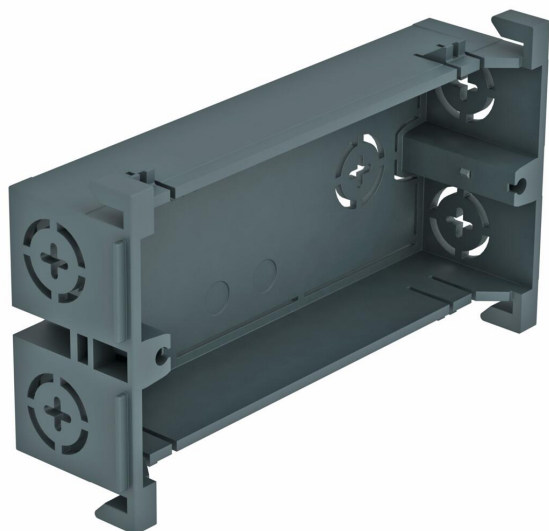

Защелкиваемая спереди двойная монтажная коробка для переключателей британского стандарта. Отверстие для подвода проводов диаметром до макс. 17 мм. С возможностью использования во всех коробах для монтажа электроустановочных изделий серии Rapid 80 и электромонтажных колоннах ISS с системным отверстием 76,5 мм.



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	6288586
Тип	71GDBS2
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	двойная, британский стандарт
Производитель	OBO
Размер	35x76x137
Цвет	серый RAL 7011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	5,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,2488 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Монтажная коробка, британский стандарт, двойная


Артикульный номер: 6288586



Размеры



Длина	137 мм
Ширина	76 мм
Высота	35 мм

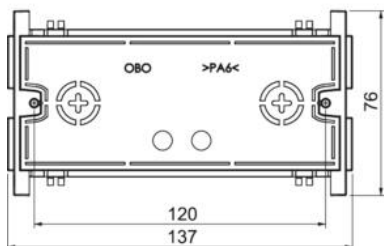

Технические характеристики

Количество единиц	2
Исполнение	Закрытый
Крепежная дорожка	прочее
Не содержит галогенов	да
С местом подключения	да
Вид монтажа розетки	Передняя часть
Вид монтажа устройства для установки	Привинтить
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да